


Supports d'arbre Montage inférieur en 2 parties (usiné)
Standard/Large

Caractéristiques : Le montage à vis par le dessous est utile si le support de montage est trop fin pour être taraudé ou si l'espace disponible est limité.


Standard

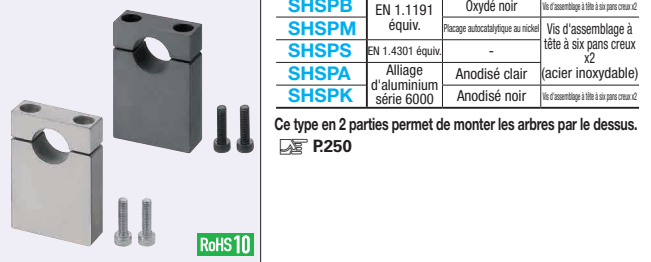

Référence pièce		Sélection		L	H1	T	L1	Vis de serrage M	M1	d	d1	ℓ	C	Prix unitaire				
Type	D	H												SHSPB	SHSPM	SHSPS	SHSPA	SHSPK
SHSPB SHSPM SHSPS SHSPA SHSPK	8	25	30				16	M4 pro- fondeur 8	4	4.5	8	4.5	2					
	10	25	30				20											
	12	25	30			12	21											
	13	25	30				23	M6 pro- fondeur 12	6	6.6	11	6.5						
	15	25	30	40			34											
	16	25	30	40			36											
	18	30	40	50			44	M8 pro- fondeur 16	8	9	14	9	3					
	20	30	40	50			50											
	25	30	40	50			70											
	30		40	50	60		76											
	35		40	50	60													
	40		40	50	60													

Les valeurs entre () sont les dimensions T de SHSPA et SHSPK (aluminium).

Large

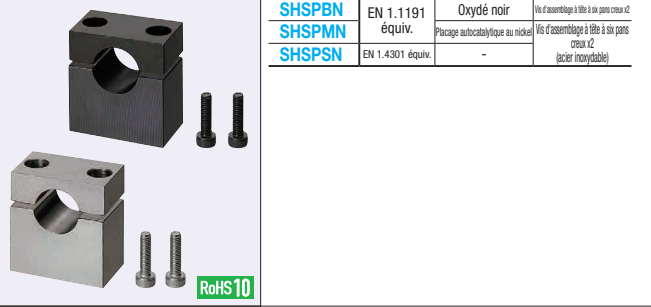

Référence pièce		Sélection		L	H1	T	T1	L1	Vis de serrage M	M1	d	d1	ℓ	C	Prix unitaire			
Type	D	H													SHSPBN	SHSPMN	SHSPSN	
SHSPBN SHSPMN SHSPSN	10	25	30					22	M6 Profondeur 12	M4	6.6	11	6.5	2				
	12	25	30					24										
	15	25	30	40				28										
	16	25	30	40				30	M8 Profondeur 16	M6	9	14	9	3				
	20	30	40	50				34										
	25	30	40	50				38										
	30		40	50	60			44										
	35		40	50	60			48										
	40		40	50	60			54										

Ordering Example

Référence pièce - H

SHSPB10 - 25

SHSPB16 - 30

Alterations

Référence pièce - HC

SHSPB25 - HC31.5

SHSPS16 - HC35.6


Les modifications ne sont pas disponibles pour le type large. Le service de livraison « Express » n'est pas disponible.

Modification	Code	Spéc.
Hauteur de montage	HC	Change la hauteur de montage de l'arbre. Changer H en HC pour spécifier la hauteur. Spécifier HC par incréments de 0.1mm. Plage de spécification Hmin.<HC<Hmax. Code de commande HC35.6

Supports d'arbre Montage inférieur (usiné)
Fente latérale

Caractéristiques : Le montage à vis par le dessous est utile si le support de montage est trop fin pour être taraudé ou si l'espace disponible est limité.

Fente latérale

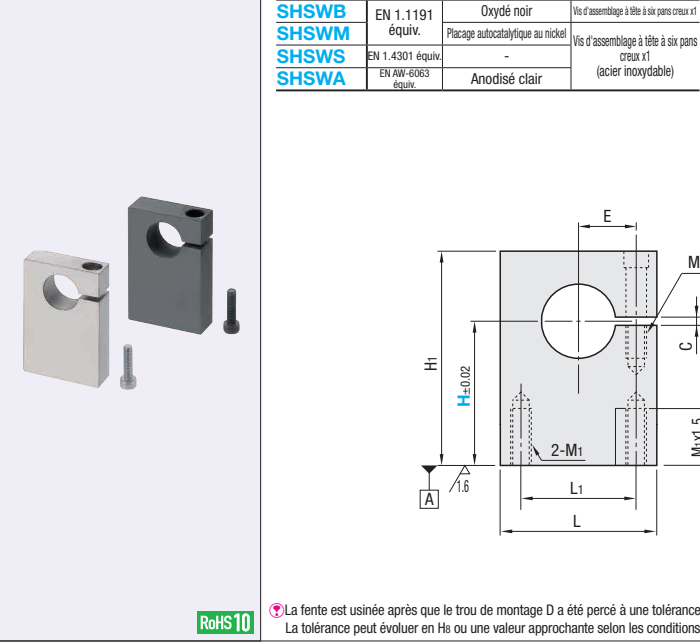

Référence pièce		Sélection		L	H1	T	L1	E	Vis de serrage M	M1	d	d1	ℓ	C	Prix unitaire			
Type	D	H													SHSWB	SHSWM	SHSWS	SHSWA
SHSWB SHSWM SHSWS SHSWA	8	25	30				16	8	M4 Profondeur 8	4	4.5	8	4.5	2				
	10	25	30				20	10										
	12	25	30				21	10.5										
	13	25	30				23	11.5	M6 Profondeur 12	6	6.6	11	6.5					
	15	25	30	40														
	16	25	30	40														
	18	30	40	50			44	14	M8 Profondeur 16	8	9	14	9	3				
	20	30	40	50			50	17										
	25	30	40	50			70	18										
	30		40	50	60		76	24										
	35		40	50	60			28										
	40		40	50	60													

Les valeurs entre () sont les dimensions T de SHSWA (aluminium).

Ordering Example

Référence pièce - H

SHSWB8 - 30

Alterations

Référence pièce - HC

SHSWB20 - HC41.5

Le service de livraison « Express » n'est pas disponible.

Modification	Code	Spéc.
Hauteur de montage	HC	Change la hauteur de montage de l'arbre. Changer H en HC pour spécifier la hauteur. Spécifier HC par incréments de 0.1mm. Plage de spécification Hmin.<HC<Hmax. Code de commande HC35.6